


Flexopneu-Schlauch P-6-BL

Teilenummer: 2231
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

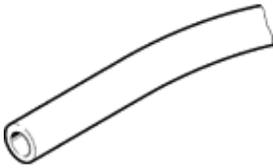

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	13 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	45 mm
Innen-Durchmesser	6 mm
Min. Biegeradius	20 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,144 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	A 68 +/- 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	NBR