


Netzteil CACN-11A-7-20

Teilenummer: 2247685
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

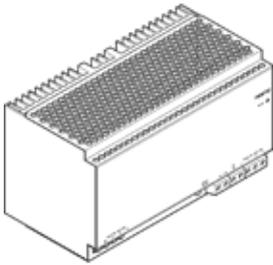

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	125 mm
Höhe	130 mm
Länge	240 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	3-phasig
Eingangsstrom	2,3 - 1,9 A
Nennausgangsspannung DC	48 V
Nennausgangsstrom	20 A
Eingangsspannungsbereich AC	400 ... 500 V
Netzausfallüberbrückung	50 ms
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Produktgewicht	3.500 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	RoHS konform