 



# Schnell-Entlüftungsventil SE-3/4

Teilenummer: 2280

FESTO

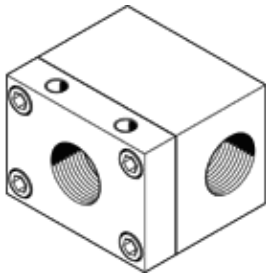

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnennndurchfluss Entlüftung 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	7.500 l/min
Normalnennndurchfluss Belüftung 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	2.500 l/min
Betriebsdruck	0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	19 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 75 °C
Produktgewicht	710 g
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR