 



Einfachwirkender AG-25-20

Teilenummer: 2383

FESTO

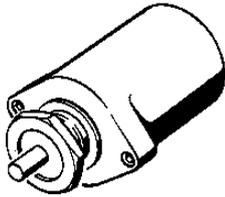

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	ohne
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngröße	25
Hub	20 mm
Kolbenstangendurchmesser	8 mm
Kolbenstangenende	kein Gewinde
Betriebsdruck minimal	1,5 bar
Betriebsdruck maximal	8 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Mediumstemperatur minimal	-20 °C
Mediumstemperatur maximal	80 °C
Werkstoff Deckel	Aluminium-Guss, Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium-Guss, Aluminium-Druckguss
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/4
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	220 N
Federrückstellkraft minimal	13 N
Federrückstellkraft	20 N
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft