


Scheibenventil

VZFB-A-11/2"-CC-V4V4E

Teilenummer: 2461271
Auslaufprodukt

FESTO

Nennweite 11/2", mit Klemmstutzen, ASME-BPE, EPDM, Werkstoff 1.4404.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

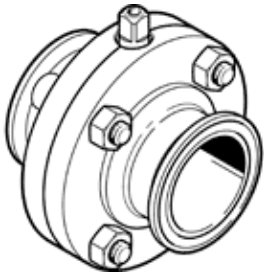

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Konstruktiver Aufbau | 2-Wege-Scheibenventil |
| Betätigungsart | manuell |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Anschluss Armatur | Clamp/Clamp |
| Nennweite DN | 1 1/2" |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Nenndruck Armatur | 10 |
| Betätigungsmoment | 10 Nm |
| Basierend auf Norm | ASME BPE |
| Medium | Wasser neutrale Flüssigkeiten |
| Mediumstemperatur | -10 ... 120 °C |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Gehäuse | 1.4404 |
| Werkstoff Scheibe | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Scheibe | 1.4404 |
| Werkstoff Welle | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Welle | 1.4404 |
| Produktgewicht | 1.200 g |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |