


Scheibenventil

VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2E

Teilenummer: 2471203
Auslaufprodukt

FESTO

Nennweite 1 1/2", mit Gewinde, SMS 1145, EPDM, Werkstoff 1.4301.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

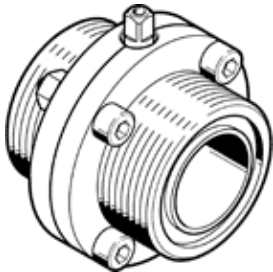

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Scheibenventil
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Außengewinde/Außengewinde
Nennweite DN	1 1/2"
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	10
Betätigungsmoment	10 Nm
Basierend auf Norm	SMS 1145
Medium	Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-10 ... 120 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4301
Werkstoff Scheibe	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Scheibe	1.4301
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4301
Produktgewicht	1.500 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung