


# Axialbausatz EAMM-A-D50-70A-S1

Teilenummer: 2734287

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

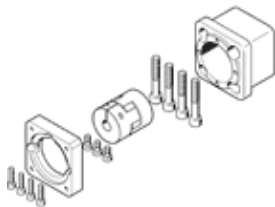

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12 Nm
Produktgewicht	740 g
Schnittstellencode Aktuator	D50B
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoffhinweis	RoHS konform