


# Anschlussblock MRS-4

Teilenummer: 2844348

FESTO

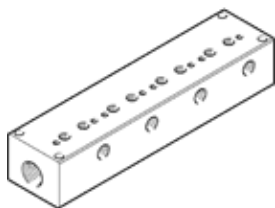

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	4 Nm
Produktgewicht	650 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung