


# Axialbausatz EAMM-A-D50-60H-S1

Teilenummer: 2907418

FESTO

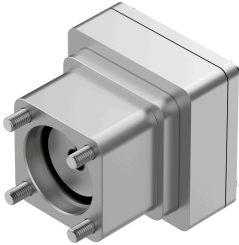

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	570 g
Schnittstellencode Aktuator	D50B
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform