


# Steckdosenleitung KME-1-24-2.5-LED

Teilenummer: 30943

FESTO

vorkonfektioniert, für ME-Ventile.

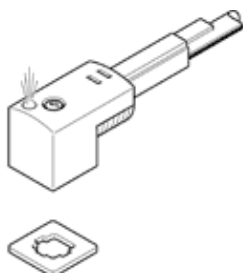

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Signalzustandsanzeige	LED gelb
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	135 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 2-adrig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius	52 mm
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabelaufbau	2x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert