


Verteilerblock FR-9-M3-B

Teilenummer: 30981

FESTO

zur Druckluftverteilung.

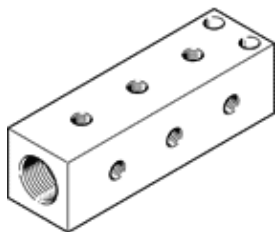

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	15 g
Anzahl Abgänge	9
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde M3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert