 



# Nahrungsschalter SMPO-1-H-B

Teilenummer: 31008

FESTO

ohne Befestigungsbausatz.

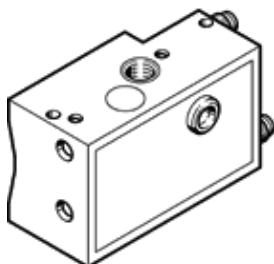

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
Messprinzip	magnetisch
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geolter Betrieb nicht moglich
Umgebungstemperatur	-15 ... 60 °C
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,2 mm
Einschaltzeit	< 30 ms
Ausschaltzeit	< 25 ms
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehor
Ventilfunktion	3/2
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Produktgewicht	14 g
Werkstoff Gehause	Messing PA POM
Schaltzustandsanzeige	optisch
Schutzart	IP65
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L