


Lagerbock LBG-40

Teilenummer: 31762

FESTO

für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC.
oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP.

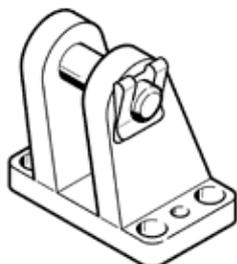

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße | 40 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-Klassifizierung nach CD-0033 | F5 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 300 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Befestigung | Edelstahlguss |
| Werkstoff Bolzen | Einsatzstahl |
| Werkstoff Sicherung | Federstahl |