


# Freilauf FLSR-10-R

Teilenummer: 33299

FESTO

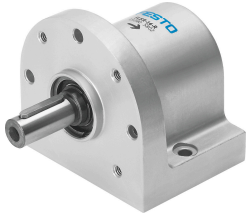

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	10
Drehrichtung	Rechtslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.53 Nm
Produktgewicht	100 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl