


# Fronteinheit ERMH-11-E17-30

Teilenummer: 3385153  
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)

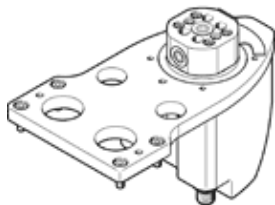

## Datenblatt

| Merkmal                              | Wert                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Baugröße                             | 11                            |
| Konstruktiver Aufbau                 | Elektromechanisches Drehmodul |
| Einbaulage                           | beliebig                      |
| Drehwinkel                           | endlos                        |
| Getriebeübersetzung                  | 30:1                          |
| Nenn Drehmoment                      | 1,8 Nm                        |
| Wiederholgenauigkeit                 | ±0,01 °                       |
| Max. Axialkraft                      | 300 N                         |
| Produktgewicht                       | 1.298 g                       |
| Einschaltdauer                       | 100 %                         |
| Nennstrom Motor                      | 0,74 A                        |
| Motorart                             | Servomotor                    |
| Max. Abtriebsdrehzahl                | 200 1/min                     |
| Nennbetriebsspannung AC              | 230 V                         |
| Nennleistung Motor                   | 22,1 W                        |
| Spitzenstrom                         | 1,5 A                         |
| Max. Kippmoment statisch             | 40 Nm                         |
| Spitzendrehmoment                    | 4,5 Nm                        |
| Zulässiges Lastmassenträgheitsmoment | 0,006 kgm <sup>2</sup>        |
| Schutzart                            | IP40                          |
| Umgebungstemperatur                  | 0 ... 40 °C                   |
| Werkstoffhinweis                     | RoHS konform                  |