


# Kupplung EAMD-67-51-19-32X32-U

Teilenummer: 3398671

FESTO

ist ein Antriebselement, der rotative Bewegungsenergie eines Schritt- oder Servomotors überträgt.

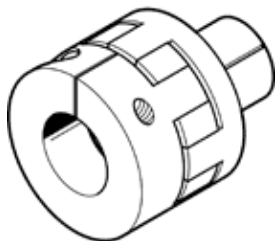

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	19 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	51 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	374 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	113 Nm
Produktgewicht	745 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform