 



ODER-Glied OS-1/2

Teilenummer: 3427

FESTO

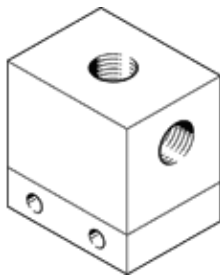

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | ODER-Funktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Normalnenndurchfluss | 5.000 l/min |
| Betriebsdruck | 1 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Nennweite | 12 mm |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |