


Vakuum-Saugdüse VAD-MZB-I-M5

Teilenummer: 35529

FESTO

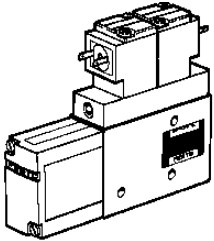

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einschaltventil integriert	ja
Abwurfimpuls integriert	ja
Auslöschung Abwurfimpuls	Magnetventil
Schalldämpfer integriert	ja
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Gewinde
Nennweite Lavalduese	0,45 mm
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Umgebungstemperatur min.	0 Cel
Umgebungstemperatur max.	50 Cel
Mediumstemperatur min.	0 Cel
Mediumstemperatur max.	50 Cel
Vakuum max.	-0,9 bar
Anschlussart 1	Gewinde
Gewindeart 1	M
Gewindedurchmesser (metr.)	5 mm
Anschlussart 2	Gewinde
Gewindeart 2	M
Gewindedurchmesser (metr.)	5 mm
Anschlussart 3	Gewinde
Gewindeart 3	M
Gewindedurchmesser (metr.)	5 mm
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
LABS-Kriterium	frei
Einschaltzeit Einschaltventil	10 ms
Nennspannung Einschaltventil (DC)	24 V
Anzugsleistung Einschaltventil (DC)	1,4 W
Nennspannung Abwurfventil (DC)	24 V
Anzugsleistung Abwurfventil (DC)	1,4 VA
Einschaltdauer Magnet	100 %
Leckage	5 l/h
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt

Merkmal	Wert
Luftverbrauch Vakuumsaugdüse	7 l/min
Schutzart nach IEC 529 IP.	65