


Montageplatte VAME-S7-P-N-V14-A

Teilenummer: 3581412

FESTO

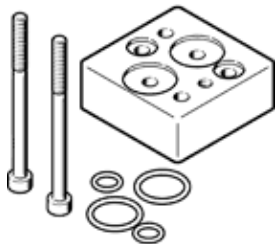

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP65 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 NAMUR Anschlussbild |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Flansch 1/4 NAMUR Anschlussbild |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Platte | Aluminium emaliert |