


Schlauchtülle

N-1/2-P-9

Teilenummer: 3610

FESTO

mit Dichtring.

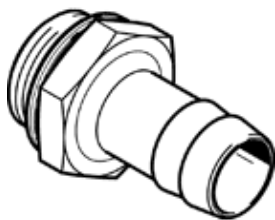

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	18 Nm
Produktgewicht	15,1 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innendurchmesser 9 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium, eloxiert