


# Balgzylinder EB-215-80

Teilenummer: 36488

FESTO

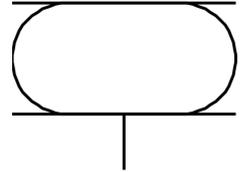

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	215
Erforderlicher Einbau-Ø	230 mm
Hub	80 mm
Max. Höhe, ausgefahren	135 mm
Max. Kippwinkel	20 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	50 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Rückstellkraft	200 N
Produktgewicht	2000 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Balg	NR/BR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt