 



UND-Block ZK-PK-3-6/3

Teilenummer: 4204

FESTO

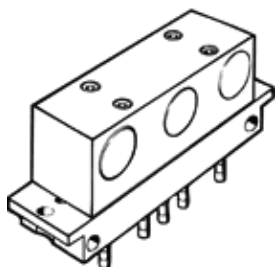

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	UND-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Normalnenndurchfluss	100 l/min
Betriebsdruck	1,6 ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nennweite	2,5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	85 g
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR