

# Kugelhahn


## VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Teilenummer: 4405653

FESTO

Messing, 2/2- Wege, Nennweite 2", Kopfflansch F0305, PN25, Gewinde EN 10226-1.

Für dieses Produkt ist Festo Händler nicht Hersteller.

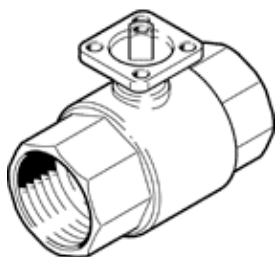

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp2
Schaltstellungsanzeige	Schlitzzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild	F03 F05
Innen-Durchmesser	50 mm
Nennweite DN	50
Ventilfunktion	2/2
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	25
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN	14,5 Nm
Basierend auf Norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---:--] Inerte Gase Wasser - kein Wasserdampf neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-15 ... 90 °C
Durchfluss Kv	243 m3/h
Werkstoffhinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse	CW617N
Werkstoff Dichtungen	FPM HNBR PTFE
Werkstoff Kugel	Messing verchromt
Werkstoffnummer Kugel	CW617N
Werkstoff Welle	Messing
Werkstoffnummer Welle	CW617N
Produktgewicht	1.770 g
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung