

Pneumatikventil

A-5-1/4

 

Teilenummer: 4436

Auslaufprodukt

FESTO

mit mechanischer Betätigung und zusätzlich anbaubarer Handbetätigung.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

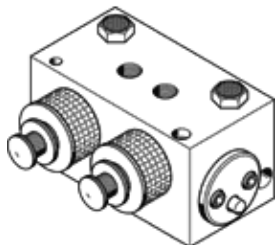

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss	700 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Nennweite	7 mm
Steuerdruck	2 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb erforderlich
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	770 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium