 



Magnetventil JMFH-5-PK-3

Teilenummer: 4447

FESTO

mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen.
Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen.

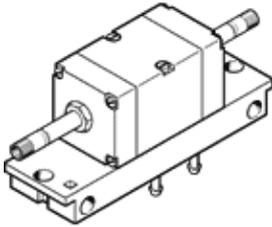

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss	105 l/min
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Dichtprinzip	weich
Schaltzeit um	13 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Produktgewicht	380 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert