 



# Pneumatikventil VL-5-PK-3

Teilenummer: 4504

**FESTO**

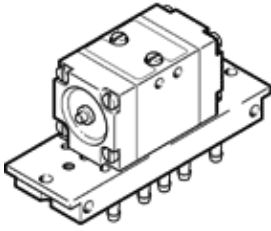

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss	105 l/min
Betriebsdruck	1,5 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2,5 mm
Schaltzeit aus	22 ms
Schaltzeit ein	15 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	130 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss