


Einfachwirkender AV-20-4-C

Teilenummer: 4549

FESTO

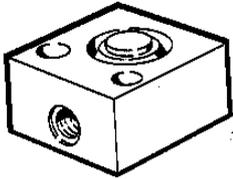

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	einfach-drückend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	ohne
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngröße	20
Hub	4 mm
Kolbenstangendurchmesser	10 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 5
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	170 N
Federrückstellkraft minimal	6 N
Federrückstellkraft	8 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0036 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft