


Drossel-Rückschlagventil GRF-PK-3X2

Teilenummer: 4566

FESTO

mit Anschlussplatte 2n und Stecknippeln für Schlauch NW 3.

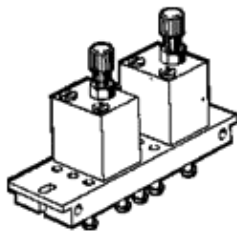

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	45 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	45 l/min
Betriebsdruck	0,5 ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	145 g
Werkstoff Regulierschraube	Messing