


# Axialbausatz EAMM-A-T46-60P

Teilenummer: 4824833

★ Kernprogramm

FESTO

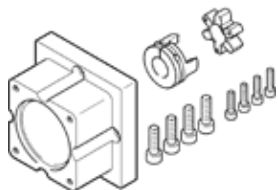

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	47 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	10 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	60P 60PA
Werkstoffhinweis	RoHS konform