


Motorflansch EAMF-A-44A/B-70A

Teilenummer: 529943

FESTO

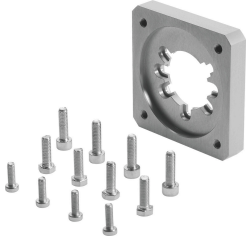

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	150 g
Schnittstellencode Motor In	70A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	44A 44B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform