


Kupplungsstecker KS2-M5-I

Teilenummer: 531660

FESTO

für selbstabstellende Schlauchkupplung.

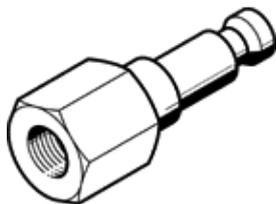

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,7 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	135 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0,85 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform