


Feinfilterkombination LFMBA-3/4-D-MIDI-DA-A

Teilenummer: 532879

FESTO

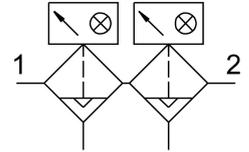

Datenblatt

| Merkm | Wert |
|--------------------------------|---|
| Baugröße | Midi |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 0.01 µm |
| Filterwirkungsgrad | 99.9999 % |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
| Max. Kondensatmenge | 43 ml |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Betriebsdruck | 1.5 bar...12 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte Gase |
| Mediumtemperatur | 1.5 °C...60 °C |
| Restölgehalt | 0.01 mg/m³ |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 1429 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |