


# Kupplung EAMC-42-50-14-20

Teilenummer: 533710

FESTO

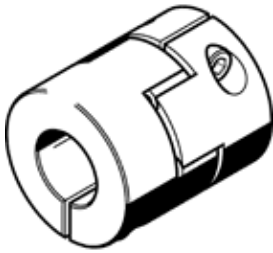

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	14 mm
Aufnahmedurchmesser 2	20 mm
Baugröße	42
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	138 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform