


Schalldämpfer U-1/4-20

Teilenummer: 534223

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

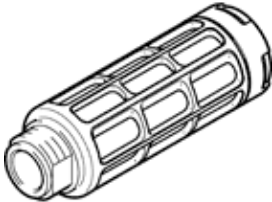

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3.300 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	7,7 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform