


# Kugelhahn

## VAPB-1 1/4-F-63-F0405-CR

Teilenummer: 534316

FESTO

korrosions- und säurebeständig.

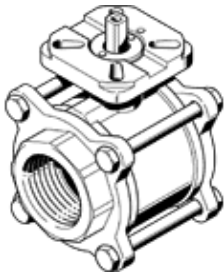

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp1 1/4
Flanschbohrbild	F04 F05
Innen-Durchmesser	32 mm
Nennweite DN	32
Nenndruck Armatur	63
Betätigungsmoment	28 Nm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-] Inerte Gase Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-10 ... 180 °C
Durchfluss Kv	105 m <sup>3</sup> /h
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4408
Werkstoffinformation Dichtungen	FPM PTFE
Werkstoffinformation Kugel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel	1.4401
Werkstoffinformation Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4401
Produktgewicht	1.900 g
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3