 



Feinstfilter MS4-LFM-1/8-AUV-DA-Z

Teilenummer: 537215

FESTO

0,01 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, mit Differenzdruckanzeige, Durchflussrichtung von rechts nach links.

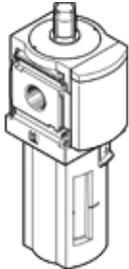

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	0,01 µm
Filterwirkungsgrad	99,9999 %
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter
Max. Kondensatmenge	25 ml
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Differenzdruckanzeige	Optische Anzeige
Eingangsdruck 1	2 ... 12 bar
Normalnennndurchfluss	120 l/min
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 1 µm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	1.7.2 nach DIN ISO 8573-1
Mediumstemperatur	5 ... 60 °C
Restölgehalt	0,01 mg/m ³
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	350 g
Befestigungsart	mit Zubehör wahlweise: Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Filter	Borsilikat-Faser
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	Aluminium-Druckguss Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PA