


# Kondensatablass PWEA-AP-3D

Teilenummer: 538678

FESTO

für externen Anbau, mit unabhängiger elektrischer Steuerung.

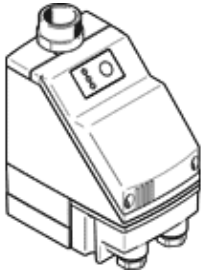

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern elektrisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	geschlossen 3/2 monostabil
Bedienelemente	Folientastatur mit Testtaste
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Betriebsdruck	0,8 ... 16 bar
Alarmausgang	kontaktbehaftet
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Nennleistung Kondensatablass	2 W
Betriebsmedium	Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	1 ... 60 °C
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	1 ... 60 °C
Produktgewicht	700 g
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 5-polig runde Bauform
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung	PK-8
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoffinformation Kondensatbehälter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	Kunststoff