

Multipol CPV10-VI-P4-M7-C


Teilenummer: 538808

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für Ventilinsel CPV.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

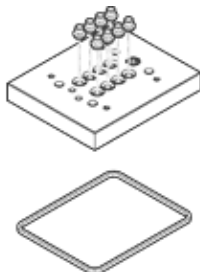

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK EX Vorschriften nach UK RoHS Vorschriften |
| Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Zertifikat ausstellende Stelle | IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEX-Kategorie Gas | II 2G |
| ATEX-Kategorie Staub | II 2D |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex eb IIC Gb |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex tb IIIC Db |
| Ex-Umgebungstemperatur | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 320 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform Halogenfrei kupferfrei |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Platte | Aluminium-Knetlegierung |