 



# Versorgungsleitung KPWR-MC-1-SUB-15HC-10

Teilenummer: 538916  
Auslaufprodukt

FESTO

zum Anschluss der Last- und Logikversorgung.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2020. Alternativprodukt siehe Support Portal.

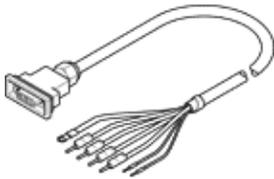

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D Mixed
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	7
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	6
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 24 V
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, feste Kabelverlegung	≥ 50 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 100 mm
Kabeldurchmesser	10 mm
Kabelaufbau	2x2,5+2x(2x0,34) geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Aderenden	Stiftkabelschuh
Schutzart	IP54
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-25 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Isolierhülle	TPE-E