


Steckdose MSSD-E-M12

Teilenummer: 539711

FESTO

für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild für JMEH, MEH- und MOEH-Ventile.

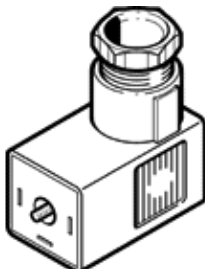

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	50
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	11 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 300 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	6 A
Kabelverschraubung	M12
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 6 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 115 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtungen	HNBR