


# Kupplung EAMC-B-15-22-4-6

Teilenummer: 540750

FESTO

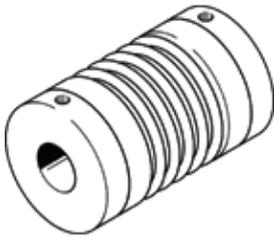

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	4 mm
Aufnahmedurchmesser 2	6 mm
Baugröße	15
Nennlänge	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	12.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	6 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform