


Magnetspule

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Teilenummer: 541666

FESTO

Leitung mit Isolierrohranschluss, 120 V AC/60 Hz und 110V AC/50-60 Hz.

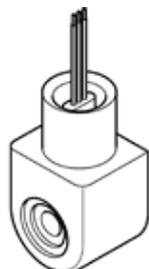

Datenblatt

Merkmal	Wert
Spulenkennwerte	110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 12,5 VA, Halteleistung 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 11,5 VA, Halteleistung 6,5 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	NEC 500 Class I, Div. 1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Kabellänge	0,5 m
Werkstoffhinweis	RoHS konform