


Bediengerät FED-40

Teilenummer: 541998
Auslaufprodukt

FESTO

Anzeige und Bediengerät mit LCD-Grafikdisplay für den Anschluss an SPS-Systeme, 4 Funktionstasten.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

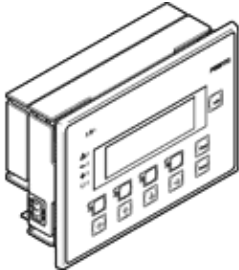

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	53 mm
Höhe	109 mm
Länge	149 mm
Max. Panelfrontstärke	5 mm
Anwenderspeicher	512 kByte
Anzahl Anwender LEDs	5
Anzahl Funktionstasten	4
Anzahl Systemtasten	7
Alarmer	1.024
Anzahl System LEDs	4
Anzeige	Monochrome LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigegröße	4 x 20 Zeichen
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Display-Auflösung	120x32 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	0,25 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Zulassung	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produktgewicht	1.000 g
PC-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
Programmierschnittstelle	9,6 kBd
SPS-Schnittstelle	RS232 Sub-D 15-polig Stecker
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	FED Designer 6.06 oder höher
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	NEC 500 Class I, Div. 2