

Flächenportal DHSF-DGE25RF-DGE25RF


Teilenummer: 543020

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Rollenführung und Führungsachse, exaktes und hochdynamisches Positionieren.

Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

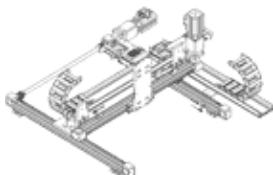

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Flächenportal 1.0-3.0
Nutzlast	0 ... 3 kg
Antrieb Y-Achse	DGE-25-ZR-RF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.300 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-25-ZR-RF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Rollenführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 2.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm