


# Raumportal DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-HMPL20

Teilenummer: 543035

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Kugelführung und Führungsachse, vertikal modulare Handhabungsachse, exaktes Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

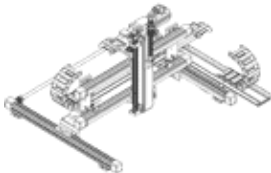

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 2.0
Nutzlast	0 ... 4 kg
Antrieb Z-Achse	HMPL-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Zwischenposition Z-Achse	1-fach
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-25-ZR-KF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung 2x
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-25-ZR-KF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm