


Raumportal DHSR-DGE40ZR-2DGE25ZR-HMP20

Teilenummer: 543039

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Kugelführung und Führungssachse, vertikal modulare Handhabungsachse, präzise und robust. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

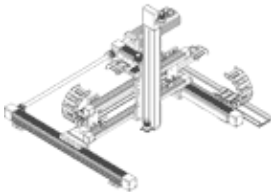

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Gruppe | Raumportal 3.0 |
| Nutzlast | 0 ... 6 kg |
| Antrieb Z-Achse | HMP-20 |
| Antriebsart Z-Achse | pneumatisch |
| Zwischenposition Z-Achse | 1-fach |
| Hub Z-Achse | 0 ... 400 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse | ± 0,02 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse | ± 0,02 mm |
| Antrieb Y-Achse | 2x DGE-25-ZR-KF |
| Antriebsart Y-Achse | elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung 2x |
| Zwischenposition Y-Achse | beliebig |
| Hub Y-Achse | 0 ... 1.000 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse | ± 0,1 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse | ± 0,1 mm |
| Antrieb X-Achse | DGE-40-ZR-KF |
| Antriebsart X-Achse | elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung |
| Zwischenposition X-Achse | beliebig |
| Hub X-Achse | 0 ... 3.000 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse | ± 0,1 mm |
| Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse | ± 0,1 mm |