


# Raumportal DHSR-DGE40ZR-2DGE25ZR-DGEA25

Teilenummer: 543041

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Kugelführung, vertikal elektrische Auslegerachse, präzises Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

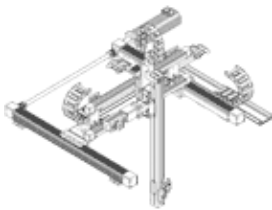

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 3.0
Nutzlast	0 ... 6 kg
Antrieb Z-Achse	DGEA-25
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen DGEA
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 800 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,05 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,05 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-25-ZR-KF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung 2x
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-40-ZR-KF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm