


Raumportal DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-DGEA25

Teilenummer: 543045

FESTO

bestehend aus elektrischen Zahnriemenachsen mit Kugelführung, vertikal elektrische Auslegerachse, präzises Positionieren. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

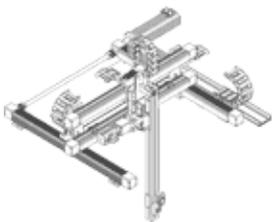

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 4.0
Nutzlast	0 ... 10 kg
Antrieb Z-Achse	DGEA-25
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen DGEA
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,05 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,05 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGE-40-ZR-KF
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung 2x
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,1 mm
Antrieb X-Achse	DGE-40-ZR-KF
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,1 mm