


Parallelbausatz EAMM-U-D32-40A

Teilenummer: 543150

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

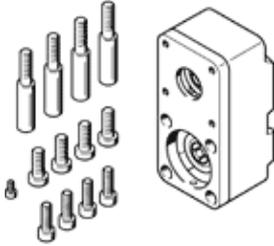

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	2,931 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,05 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	300 g