


Parallelbausatz EAMM-U-D40-42B

Teilenummer: 543159

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

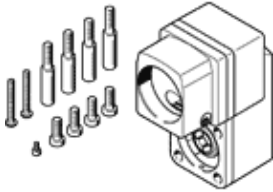

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	10,016 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,1 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	660 g
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten